

# SL - energifordelinger med

- sikringslastskillebrytere SLBM og XLBM
- effektbryter type SACE







## SL - energifordelinger med

- sikringslastskillebrytere SLBM og XLBM
- effektbryter type SACE

### Generelt

SL-tavlene leveres i to utførelser, for SLBM og XLBM sikringslastskillebrytere og for SACE effektbrytere. Rammeverket er bygget opp av C-profiler i stål. Tavlene kan påbygges tilleggsfelt og leveres i farge grå RAL-7035. Spesialfarge kan leveres på forespørsel.

Alle tavlene kan tilkobles med kabler ovenfra, nedenfra eller fra sidene (må spesifiseres for tavler med SLBM og XLBM). Skinner kan også tilkobles direkte.

Fra frontsiden har tavlene tetthetsgrad IP-20. Tavlene leveres standard med nettanalyse-tor, samt dobbel stikk-kontakt i front.

Alle tavler kan leveres med overlys (tillegg) og / eller i spesialutførelse etter ønske.

### Innhold

1. SL-tavler med SLBM	4
2. SL-tavler med XLBM	5
3. Gatelysutrustning	6
4. Effektbryterfelt	7
5. Bestillingstabeller	8
6. Målskisser	11
7. Bestillings skjema	12



# SL-Tavler

## 1. SL-Tavler med SLBM



Dette er vår velkjente tavle med SLBM, som er levert i et stort antall til Norske EI-verk.

### Byggebredder

Tavlene leveres i standard bredder 600mm, 800mm, 1000mm og 1200mm, som også kan sammenskjøtes eller senere skjøtes på med tilleggsfelt.

Tavlene leveres i standard dybde 250 og 400mm.

### Tilkobling

SL-tavlen leveres normalt med skinnelasker for tilkobling av mateskinner/kabel på tavlens bakside, høyre eller venstre side. eller tilkobling over tavletopp.

Tavlene leveres normalt med samleskinner av kopper Cu 10 x 80 (1500A), Cu 10 x 100 (2000A), Cu 10 x 120 (2500A) eller Cu 2x10x120 (4000A).

### PE/PEN skinner

SL-tavlene leveres med Cu 10x50 jordskinne for tavler med 240V-IT. SL-tavler med 400V-TN-C leveres PEN-skinne med fullt tverrsnitt lik samleskinne.

### Oppbygging

Tavlene har hengslede dører, som er lakkert med pulverlakk RAL 7035 over og under sikringslistene. I instrumentrommet over SLBM listene er det plass for 2 målere eller utstyr for gatelysutrustning. Ønskes større høyde for målere, kan tavlen leveres med høyde 590mm på øvre dør, hvilket gir totalhøyde på 2000mm.

### Som standard utrustning leveres:

- 1 stk. nettanalysator.
  - 3 stk. strømtransformatorer.
  - 1 stk. dobbel stikkontakt 16A+j innfelt.
  - 1 stk. motorvernbytter MS325, -16,0 A for spenning.
- Samleskinnene henger i sikringslistene, og tavlen må leveres med minimum. 2 stk. SLBM 400A eller 630A.

### Som tilleggsutstyr i tavler med SLBM kan leveres:

- Nullpunktsikring montert i tavle.
- Overlys.
- Seksjoneringsbryter type BSL 1600/2000A.
- Blindlokk for seksjoneringsbryter.
- Sikringslastskillebrytere type SLBM 400/630/800/1200/1600A.
- Jordingslokk.
- Høyeffektpatroner.
- Utstyr for strømmåling i SLBM 400A.
- Sikringsovervåking.
- Isolerdeksel rundt kabeltilkobling.
- Utstyr for gatelys.
- Kabelklemmer/jordklemmer.
- Avdekking side/topp.

Feltbredder:	Plass for antall XLBM:
600mm	5 stk. 400/630A
800mm	7 stk. 400/630A
1000mm	9 stk. 400/630A
1200mm	11 stk. 400/630A

## SL-Tavler

### 2. SL-Tavle med XLBM



Dette er vår nye tavle med XLBM.

#### Byggebredder

Tavlene leveres i standard bredder 600mm, 800mm, 1000mm og 1200mm, som også kan sammenskjøtes eller senere skjøtes på med tilleggsfelt. Tavlene leveres i standard dybde 250 og 400mm. Høyde 1800mm og 2000mm. Med avgang opp på sikringslisten anbefales høyde 2000mm

#### Tilkobling

SL-tavlen leveres normalt med skinnelasker for tilkobling av mateskinner/kabel på tavlens bakside, høyre eller venstre side, eller tilkobling over tavletopp. Tilkobling over tavletopp leveres ikke på SL 600mm

Tavlene leveres normalt med samleskinner av kopper Cu 10x80 (1500A), Cu 10x100 (2000A), Cu 10x120 (2500A); 2 x 10 x 120 (4000A). Samleskinnene vil bli levert med pinneskruer.

#### PE/PEN skinner

SL-tavlene leveres med CU 10x50 jordskinne for tavler med 240V-IT. SL-tavler med 400V-TN-C leveres PEN-skinne med fullt tverrsnitt lik samleskinne.

#### Oppbygging

Tavlene har hengslede dører, som er lakkert med pulverlakk RAL 7035 over og under sikringslistene, i instrumentrommet over XLBM listene er det plass for 2 målere eller utstyr for gatelysutrustning.

Ønskes større høyde for målere, kan tavlen leveres med høyde 590mm på øvre dør, hvilket gir totalhøyde på 2000mm.

For XLBM listene kan man snu underdelen slik at tilkobling av kabel peker opp, ved denne løsningen anbefales høyde 2000mm.

#### Som standard utrustning leveres:

1 stk. nettanalysator.  
3 stk. strømtransformatorer.  
1 stk. dobbel stikkontakt 16A+j innfelt.  
1 stk. motorvernbytter MS325, -16,0 A for spenning.  
Standard avdekking over tilkobling avgangssiden.  
Samleskinnene blir her montert på skinneholdere, og antall sikringslister er valgfritt.

#### Som tilleggsutstyr i tavler med XLBM kan leveres:

Nullpunktsikring montert i tavle.  
Overlys.  
Avdekking side/topp.  
Sikringslastskillebryter type XLBM 400/630/800/1250A.  
Høyeffektpatroner.  
Enkle V klemmer til avgangssiden.  
Doble V klemmer til avgangssiden.

Feltbredder:	Plass for antall XLBM:
600mm	5 stk. 400/630A
800mm	7 stk. 400/630A
1000mm	9 stk. 400/630A
1200mm	11 stk. 400/630A

# SL-Tavler

## 3. Gatelystutrustning



### Gatelystutrustning

Gatelystutrustning kan leveres på forespørsel, enten som standard løsning eller koplet etter Deres skjema. Standard løsning leveres med 2, 3 eller 4 kurser pr. kontaktor, oppmontert med en kontaktor ABB type A pr. styring. Hver kurs er sikret med en ABB, Stotz automatsikring S273 K-40A/63A. Hver styring har separat 4-stillings vender (0-fotocelle fjern-fotocelle lokal-manuell)



### Instrumentlist

Instrumentlist for veggmontasje er laget for 230V og 400V.

Det er montert nettanalysator, stikkontakt og motorvern-bryter. Instrumentene er koblet til rekkeklemme-list over instrumentene, med rekkeklemmer for spenning og strømklemmer.

Type	Kontaktør	Aut.sikr.	Forankoplet
		Kurser 3-fase	NH-sikringer 3-fase
NHP 370731R1	A 95	2 x 63 A	125A
NHP 370731R2	A95	3 x 40 A	125A

---

## SL-Tavler

### 4. Effektbryterfelt

---



#### Effektbryterfelt

Effektbryterfelt med effektbryter fra 2000A, og opp til 4000A, må bygges inn i egne felt, med dybde 600mm. Bryterne har avtrappede skinner på avgangssiden.

SL-tavle med SLBM og XLBM kan leveres med effektbryterere type ABB SACE opp til 1600A. Bryterne kan leveres med motoropptrekk og fjernstyring.

Effektbryteren krever 3 plasser (300mm). På avgangssiden blir bryteren levert med avtrappet skinner, med mulighet for tilkobling av 6 kabler.

Tavlene blir levert med stikkontakt, og nettanalysator. Nærmere opplysninger på forespørsel.

#### Andre koplingsmuligheter:

SLK-systemet byr på en rekke andre koplingsmuligheter som:

- 630A sikringslastskillebryter
- Enpolede sikringsmoduler opp til 160A
- Kabeltilkoplingsmoduler med skillelask 250A
- Direktetilkoplingsmoduler 250 eller 400A
- Kabeltilkoplings/brytermodul 400A

#### Oppgi ved bestilling:

- Feltbredde(r)
- Samleskinnens nominelle strøm In. spenning
- Tilkoplingsarrangement (standard baksides eller direkte sideveis).
- Instrumentering
- Gatelysutrustning
- Antall og typer sikringslister



# SL-Tavler

## 5. Bestillingstabeller

Type	Samleskinner	Maks plass for	El.nr. m/SLBM	El.nr. m/XLBM
<b>SL-TAVLE 250 mm, tilkobling høyre side</b>				
SL-TAVLE 600/250 1500A-H	3//10x80 CU 1500A	5 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 01	29 037 00
SL-TAVLE 600/250 2000A-H	3//10x100 CU 2000A	5 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 02	29 037 01
SL-TAVLE 800/250 1500A-H	3//10x80 CU 1500A	7 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 03	29 037 02
SL-TAVLE 800/250 2000A-H	3//10x100 CU 2000A	7 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 04	29 037 03
SL-TAVLE 800/250 2500A-H	3//10x120 CU 2500A	7 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 05	29 037 04
SL-TAVLE 800/250 4000A-H	3//2x10x120 CU 4000A	7 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 06	29 037 05
SL-TAVLE 1000/250 1500A-H	3//10x80 CU 1500A	9 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 07	29 037 06
SL-TAVLE 1000/250 2000A-H	3//10x100 CU 2000A	9 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 08	29 037 07
SL-TAVLE 1000/250 2500A-H	3//10x120 CU 2500A	9 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 09	29 037 08
SL-TAVLE 1000/250 4000A-H	3//2x10x120 CU 4000A	9 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 10	29 037 09
SL-TAVLE 1200/250 1500A-H	3//10x80 CU 1500A	11 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 11	29 037 10
SL-TAVLE 1200/250 2000A-H	3//10x100 CU 2000A	11 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 12	29 037 11
SL-TAVLE 1200/250 2500A-H	3//10x120 CU 2500A	11 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 13	29 037 12
SL-TAVLE 1200/250 4000A-H	3//2x10x120 CU 4000A	11 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 14	29 037 13
<b>SL-TAVLE 250 mm, tilkobling venstre side</b>				
SL-TAVLE 600/250 1500A-V	3//10x80 CU 1500A	5 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 15	29 037 14
SL-TAVLE 600/250 2000A-V	3//10x100 CU 2000A	5 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 16	29 037 15
SL-TAVLE 800/250 1500A-V	3//10x80 CU 1500A	7 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 17	29 037 16
SL-TAVLE 800/250 2000A-V	3//10x100 CU 2000A	7 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 18	29 037 17
SL-TAVLE 800/250 2500A-V	3//10x120 CU 2500A	7 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 19	29 037 18
SL-TAVLE 800/250 4000A-V	3//2x10x120 CU 4000A	7 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 20	29 037 19
SL-TAVLE 1000/250 1500A-V	3//10x80 CU 1500A	9 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 21	29 037 20
SL-TAVLE 1000/250 2000A-V	3//10x100 CU 2000A	9 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 22	29 037 21
SL-TAVLE 1000/250 2500A-V	3//10x120 CU 2500A	9 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 23	29 037 22
SL-TAVLE 1000/250 4000A-V	3//2x10x120 CU 4000A	9 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 24	29 037 23
SL-TAVLE 1200/250 1500A-V	3//10x80 CU 1500A	11 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 25	29 037 24
SL-TAVLE 1200/250 2000A-V	3//10x100 CU 2000A	11 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 26	29 037 25
SL-TAVLE 1200/250 2500A-V	3//10x120 CU 2500A	11 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 27	29 037 26
SL-TAVLE 1200/250 4000A-V	3//2x10x120 CU 4000A	11 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 28	29 037 27
<b>SL-TAVLE 250 mm, tilkobling bak</b>				
SL-TAVLE 600/250 1500A-B	3//10x80 CU 1500A	5 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 29	29 037 28
SL-TAVLE 600/250 2000A-B	3//10x100 CU 2000A	5 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 30	29 037 29
SL-TAVLE 800/250 1500A-B	3//10x80 CU 1500A	7 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 31	29 037 30
SL-TAVLE 800/250 2000A-B	3//10x100 CU 2000A	7 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 32	29 037 31
SL-TAVLE 800/250 2500A-B	3//10x120 CU 2500A	7 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 33	29 037 32
SL-TAVLE 800/250 4000A-B	3//2x10x120 CU 4000A	7 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 34	29 037 33
SL-TAVLE 1000/250 1500A-B	3//10x80 CU 1500A	9 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 35	29 037 34
SL-TAVLE 1000/250 2000A-B	3//10x100 CU 2000A	9 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 36	29 037 35
SL-TAVLE 1000/250 2500A-B	3//10x120 CU 2500A	9 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 37	29 037 36
SL-TAVLE 1000/250 4000A-B	3//2x10x120 CU 4000A	9 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 38	29 037 37
SL-TAVLE 1200/250 1500A-B	3//10x80 CU 1500A	11 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 39	29 037 38
SL-TAVLE 1200/250 2000A-B	3//10x100 CU 2000A	11 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 40	29 037 39
SL-TAVLE 1200/250 2500A-B	3//10x120 CU 2500A	11 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 41	29 037 40
SL-TAVLE 1200/250 4000A-B	3//2x10x120 CU 4000A	11 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 42	29 037 41
<b>SL-TAVLE 250 mm, tilkobling over topp</b>				
SL-TAVLE 800/250 1500A-T	3//10x80 CU 1500A	7 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 43	29 037 42
SL-TAVLE 800/250 2000A-T	3//10x100 CU 2000A	7 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 44	29 037 43
SL-TAVLE 800/250 2500A-T	3//10x120 CU 2500A	7 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 45	29 037 44
SL-TAVLE 800/250 4000A-T	3//2x10x120 CU 4000A	7 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 46	29 037 45
SL-TAVLE 1000/250 1500A-T	3//10x80 CU 1500A	9 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 47	29 037 46
SL-TAVLE 1000/250 2000A-T	3//10x100 CU 2000A	9 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 48	29 037 47
SL-TAVLE 1000/250 2500A-T	3//10x120 CU 2500A	9 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 49	29 037 48
SL-TAVLE 1000/250 4000A-T	3//2x10x120 CU 4000A	9 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 50	29 037 49
SL-TAVLE 1200/250 1500A-T	3//10x80 CU 1500A	11 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 51	29 037 50
SL-TAVLE 1200/250 2000A-T	3//10x100 CU 2000A	11 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 52	29 037 51
SL-TAVLE 1200/250 2500A-T	3//10x120 CU 2500A	11 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 53	29 037 52
SL-TAVLE 1200/250 4000A-T	3//2x10x120 CU 4000A	11 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 036 54	29 037 53

# SL-Tavler

## 5. Bestillingstabeller

Type	Samleskinner	Maks plass for	El.nr. m/SLBM	El.nr. m/XLBM
<b>SL-TAVLE 400 mm, tilkobling høyre side</b>				
SL-TAVLE 600/400 1500A-H	3//10x80 CU 1500A	5 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 01	29 037 54
SL-TAVLE 600/400 2000A-H	3//10x100 CU 2000A	5 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 02	29 037 55
SL-TAVLE 800/400 1500A-H	3//10x80 CU 1500A	7 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 03	29 037 56
SL-TAVLE 800/400 2000A-H	3//10x100 CU 2000A	7 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 04	29 037 57
SL-TAVLE 800/400 2500A-H	3//10x120 CU 2500A	7 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 05	29 037 58
SL-TAVLE 800/400 4000A-H	3//2x10x120 CU 4000A	7 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 06	29 037 59
SL-TAVLE 1000/400 1500A-H	3//10x80 CU 1500A	9 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 07	29 037 60
SL-TAVLE 1000/400 2000A-H	3//10x100 CU 2000A	9 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 08	29 037 61
SL-TAVLE 1000/400 2500A-H	3//10x120 CU 2500A	9 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 09	29 037 62
SL-TAVLE 1000/400 4000A-H	3//2x10x120 CU 4000A	9 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 10	29 037 63
SL-TAVLE 1200/400 1500A-H	3//10x80 CU 1500A	11 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 11	29 037 64
SL-TAVLE 1200/400 2000A-H	3//10x100 CU 2000A	11 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 12	29 037 65
SL-TAVLE 1200/400 2500A-H	3//10x120 CU 2500A	11 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 13	29 037 66
SL-TAVLE 1200/400 4000A-H	3//2x10x120 CU 4000A	11 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 14	29 037 67
<b>SL-TAVLE 400 mm, tilkobling venstre side</b>				
SL-TAVLE 600/400 1500A-V	3//10x80 CU 1500A	5 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 15	29 037 68
SL-TAVLE 600/400 2000A-V	3//10x100 CU 2000A	5 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 16	29 037 69
SL-TAVLE 800/400 1500A-V	3//10x80 CU 1500A	7 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 17	29 037 70
SL-TAVLE 800/400 2000A-V	3//10x100 CU 2000A	7 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 18	29 037 71
SL-TAVLE 800/400 2500A-V	3//10x120 CU 2500A	7 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 19	29 037 72
SL-TAVLE 800/400 4000A-V	3//2x10x120 CU 4000A	7 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 20	29 037 73
SL-TAVLE 1000/400 1500A-V	3//10x80 CU 1500A	9 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 21	29 037 74
SL-TAVLE 1000/400 2000A-V	3//10x100 CU 2000A	9 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 22	29 037 75
SL-TAVLE 1000/400 2500A-V	3//10x120 CU 2500A	9 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 23	29 037 76
SL-TAVLE 1000/400 4000A-V	3//2x10x120 CU 4000A	9 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 24	29 037 77
SL-TAVLE 1200/400 1500A-V	3//10x80 CU 1500A	11 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 25	29 037 78
SL-TAVLE 1200/400 2000A-V	3//10x100 CU 2000A	11 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 26	29 037 79
SL-TAVLE 1200/400 2500A-V	3//10x120 CU 2500A	11 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 27	29 037 80
SL-TAVLE 1200/400 4000A-V	3//2x10x120 CU 4000A	11 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 28	29 037 81
<b>SL-TAVLE 400 mm, tilkobling bak</b>				
SL-TAVLE 600/400 1500A-B	3//10x80 CU 1500A	5 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 29	29 037 82
SL-TAVLE 600/400 2000A-B	3//10x100 CU 2000A	5 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 30	29 037 83
SL-TAVLE 800/400 1500A-B	3//10x80 CU 1500A	7 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 31	29 037 84
SL-TAVLE 800/400 2000A-B	3//10x100 CU 2000A	7 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 32	29 037 85
SL-TAVLE 800/400 2500A-B	3//10x120 CU 2500A	7 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 33	29 037 86
SL-TAVLE 800/400 4000A-B	3//2x10x120 CU 4000A	7 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 34	29 037 87
SL-TAVLE 1000/400 1500A-B	3//10x80 CU 1500A	9 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 35	29 037 88
SL-TAVLE 1000/400 2000A-B	3//10x100 CU 2000A	9 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 36	29 037 89
SL-TAVLE 1000/400 2500A-B	3//10x120 CU 2500A	9 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 37	29 037 90
SL-TAVLE 1000/400 4000A-B	3//2x10x120 CU 4000A	9 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 38	29 037 91
SL-TAVLE 1200/400 1500A-B	3//10x80 CU 1500A	11 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 39	29 037 92
SL-TAVLE 1200/400 2000A-B	3//10x100 CU 2000A	11 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 40	29 037 93
SL-TAVLE 1200/400 2500A-B	3//10x120 CU 2500A	11 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 41	29 037 94
SL-TAVLE 1200/400 4000A-B	3//2x10x120 CU 4000A	11 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 42	29 037 95
<b>SL-TAVLE 400 mm, tilkobling over topp</b>				
SL-TAVLE 800/400 1500A-T	3//10x80 CU 1500A	7 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 43	29 037 96
SL-TAVLE 800/400 2000A-T	3//10x100 CU 2000A	7 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 44	29 037 97
SL-TAVLE 800/400 2500A-T	3//10x120 CU 2500A	7 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 45	29 037 98
SL-TAVLE 800/400 4000A-T	3//2x10x120 CU 4000A	7 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 46	29 037 99
SL-TAVLE 1000/400 1500A-T	3//10x80 CU 1500A	9 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 47	29 035 57
SL-TAVLE 1000/400 2000A-T	3//10x100 CU 2000A	9 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 48	29 035 58
SL-TAVLE 1000/400 2500A-T	3//10x120 CU 2500A	9 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 49	29 035 59
SL-TAVLE 1000/400 4000A-T	3//2x10x120 CU 4000A	9 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 50	29 035 60
SL-TAVLE 1200/400 1500A-T	3//10x80 CU 1500A	11 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 51	29 035 61
SL-TAVLE 1200/400 2000A-T	3//10x100 CU 2000A	11 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 52	29 035 62
SL-TAVLE 1200/400 2500A-T	3//10x120 CU 2500A	11 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 53	29 035 63
SL-TAVLE 1200/400 4000A-T	3//2x10x120 CU 4000A	11 stk 400/630A SIKR.LISTER	29 035 54	29 035 64

# SL-Tavler

## 5. Bestillingstabeller


Type	El.nr.
<b>Spenningsmåling SL-lavspenningstavler</b>	
Nettanalysator Motorvern bryter, Dobbel stikkontakt 16A+J.	
Spenningsmåling 240V	29 035 55
Spenningsmåling 400V	29 035 56
<b>Strømmåling SL-lavspenningstabler 240/400 V 3 stk. strømtransformatorer.</b>	
500 / 5 Amp, sett à 3 stk strømtrafoer	29 035 73
1000 / 5 Amp, sett à 3 stk strømtrafoer	29 035 76
1600 / 5 Amp, sett à 3 stk strømtrafoer	29 035 78
2000 / 5 Amp, sett à 3 stk strømtrafoer	29 035 79
2500 / 5 Amp, sett à 3 stk strømtrafoer	29 035 80
3000 / 5 Amp, sett à 3 stk strømtrafoer	29 035 81
4000 / 5 Amp, sett à 3 stk strømtrafoer	29 035 82

Type	Relatert til	El.nr.
<b>Tilleggsutstyr SL - lavspenningstavler 230 / 400 V</b>		
<b>NB! Det må velges minimum 2 stk sikringslister, type SLBM 400/630, til tavler med SLBM-system.</b>		
Sikringslist	SLBM 400	Innmontert i tavle 29 035 93
Sikringslist	SLBM 630	Innmontert i tavle 29 035 94
Sikringslist	SLBM 800	Innmontert i tavle 29 036 61
Sikringslist	SLBM 1200	Innmontert i tavle 29 036 62
Sikringslist	XLBM 400	Innmontert i tavle 29 036 97
Sikringslist	XLBM 630	Innmontert i tavle 29 036 98
Sikringslist	XLBM 400 V-klemme	Innmontert i tavle 29 035 65
Sikringslist	XLBM 630 V-klemme	Innmontert i tavle 29 035 66
Sikringslist	XLBM 630 m/2x V-klemme	Innmontert i tavle 29 035 95
Sikringslist	XLBM 800	Innmontert i tavle 29 035 96
Sikringslist	XLBM 1250	Innmontert i tavle 29 035 97
Seksjoneringsbryter	BSL1600	Innmontert i tavle 29 035 95
Seksjoneringsbryter	BSL 3//10x100 CU 2000A	Innmontert i tavle 29 036 63
Effektbryter for SL/SLBM	ISOMAX 630A	Innmontert i tavle 29 035 87
Effektbryter for SL/SLBM	ISOMAX 800A	Innmontert i tavle 29 035 88
Effektbryter for SL/SLBM	ISOMAX 1000A	Innmontert i tavle 29 035 89
Effektbryter for SL/SLBM	ISOMAX 1250A	Innmontert i tavle 29 035 90
Effektbryter for SL/SLBM	ISOMAX 1600A	Innmontert i tavle 29 035 91
Effektbryter for SL/XLBM	ISOMAX 630A	Innmontert i tavle 29 035 67
Effektbryter for SL/XLBM	ISOMAX 800A	Innmontert i tavle 29 035 68
Effektbryter for SL/XLBM	ISOMAX 1000A	Innmontert i tavle 29 035 69
Effektbryter for SL/XLBM	ISOMAX 1250A	Innmontert i tavle 29 035 70
Effektbryter for SL/XLBM	ISOMAX 1600A	Innmontert i tavle 29 035 71
Kabelklemmer for PE/PEN skinne 10-95 mm <sup>2</sup>		11 442 73
Kabelklemmer for PE/PEN skinne 95-240 mm <sup>2</sup>		11 442 74
Kabelklaver Ø 35-60 for 95-240 mm <sup>2</sup>		11 441 13
Kabelklemmer for tilførsel 1 x 240 mm <sup>2</sup>		29 035 99
Kabelklemmer for tilførsel 2 x 300 mm <sup>2</sup>		29 035 98
Motor for eff.bryter	ISOMAX S6 220-250V	Montert på bryter 29 036 64
Motor for eff.bryter	ISOMAX S7 220-250V	Montert på bryter 29 036 65
Fjernbetj.m/nøkkelvender		Sendes med 29 036 74
Nullpkt sikring		Innmontert i tavle 29 035 92
Sikringslastskillebryter	XLP00	Innmontert i tavle 29 036 60
PEN-skinne over tavletopp		Innmontert i tavle 29 036 59
Overlys		Innmontert i tavle 29 036 55
Gatelysutrustning m/aut sikr.40A	NHP 370731R0002	Innmontert i tavle 29 036 66
Tilkobling over tavletopp		Innmontert i tavle 29 036 67
400V system utak 230V		Innmontert i tavle 29 036 68
Gj.føringsrør for gatelys		Innmontert i tavle 29 036 69
Avdekking skinner over side /topp		Innmontert i tavle 29 036 70
Bakvegg 600mm	GLBK410003P0012	Montert på tavle 29 036 71
Bakvegg 800mm	GLBK410003P0013	Montert på tavle 29 036 72
Bakvegg 1000mm	GLBK410003P0014	Montert på tavle 29 036 73
Sokkel høyde 350mm	SL-600	Sendes med 29 035 83
Sokkel høyde 350mm	SL-800	Sendes med 29 035 84
Sokkel høyde 350mm	SL-1000	Sendes med 29 035 85
Sokkel høyde 350mm	SL-1200	Sendes med 29 035 86


# SL-Tavler

## 6. Målskisser

SL-tavle med SLBM

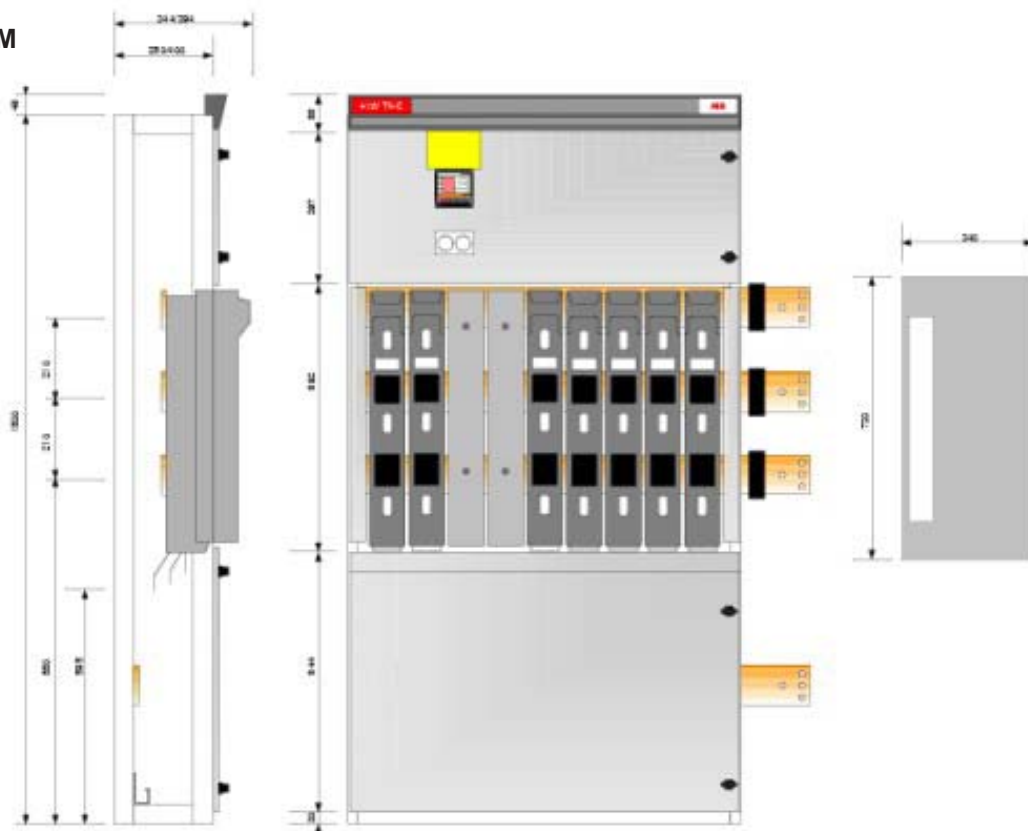

SL-tavle med XLBM

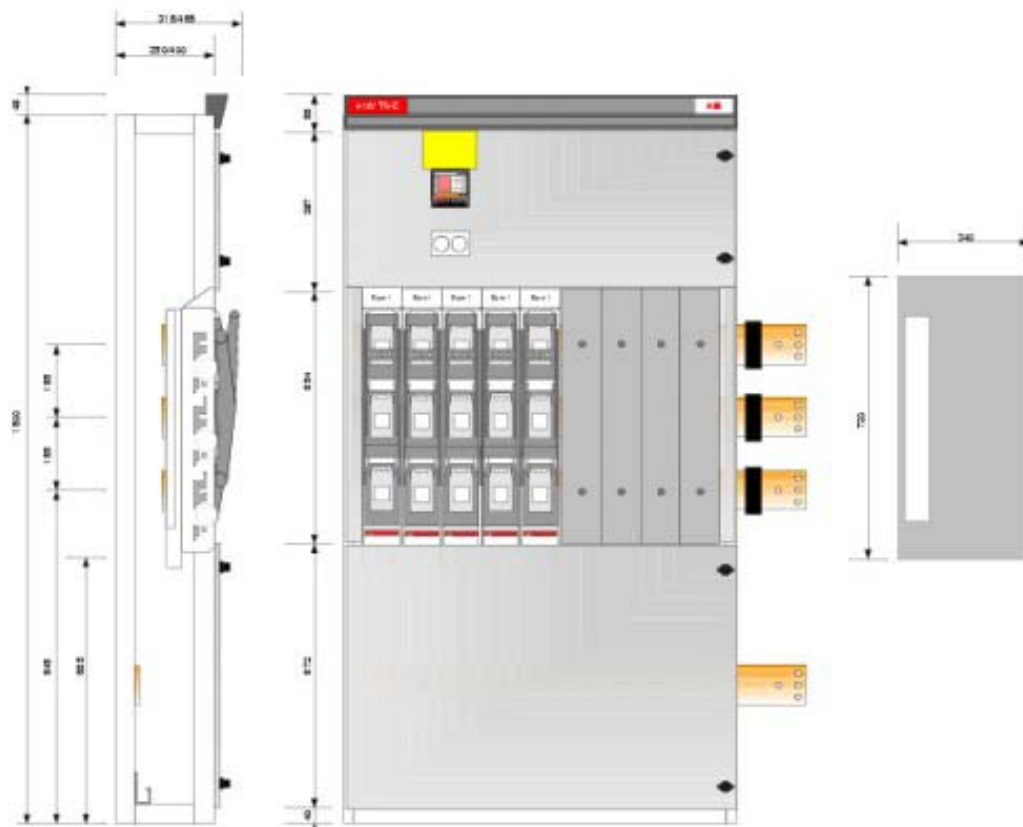

# Bestillingsskjema SL-Tavle

Telefax: 35 58 28 00

Kunde	Bestilt av:	
	Bestillingsnr.:	
	Leveringsdato:	
	Kunde nr.:	
Leveringsadresse	Kollimerking	

## Data for tavlen

Merkestrøm samleskinner [A] 1500 <input type="checkbox"/> 2000 <input type="checkbox"/> 2500 <input type="checkbox"/> 4000 <input type="checkbox"/>	Bredde på tavle [mm] 600 <input type="checkbox"/> 800 <input type="checkbox"/> 1000 <input type="checkbox"/> 1200 <input type="checkbox"/>	Dybde på tavle [mm] 250 <input type="checkbox"/> 400 <input type="checkbox"/>
Tilkopling samleskinner Ven. <input type="checkbox"/> Høy. <input type="checkbox"/> Bak <input type="checkbox"/> Topp <input type="checkbox"/>	Type sikringslastskillebryter SLBM <input type="checkbox"/> XLBM <input type="checkbox"/> XLBM m/V-kl. <input type="checkbox"/> XLBM m/dbl. V-kl. <input type="checkbox"/>	
Merkespenning [V] 230V IT <input type="checkbox"/> 415V TN-C <input type="checkbox"/>	Spenningsmål. Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	Strømmåling, 3 stk strømtransformatorer /5A 1000 <input type="checkbox"/> 1600 <input type="checkbox"/> 2000 <input type="checkbox"/> 2500 <input type="checkbox"/> 3000 <input type="checkbox"/> 4000 <input type="checkbox"/>

Antall	Avganger	
	Sikringslastskillebryter	400A Innmontert i tavle
	Sikringslastskillebryter	630A Innmontert i tavle
	Sikringslastskillebryter	800A Innmontert i tavle
	Sikringslastskillebryter	1200A Innmontert i tavle
	Sikringslastskillebryter	1600A <sup>1)</sup> Innmontert i tavle
	Effektbryter	ISOMAX 630A Innmontert i tavle
	Effektbryter	ISOMAX 800A Innmontert i tavle
	Effektbryter	ISOMAX 1000A Innmontert i tavle
	Effektbryter	ISOMAX 1250A Innmontert i tavle
	Effektbryter	ISOMAX 1600A Innmontert i tavle
	<b>Tilleggsutstyr</b>	
	Kabelklemmer for PE/PEN skinne 10-95 mm <sup>2</sup>	
	Kabelklemmer for PE/PEN skinne 95-240 mm <sup>2</sup>	
	Kabelklaver Ø 35-60 for 95-240 mm <sup>2</sup>	
	Kabelklemmer for tilførsel 1x300 mm <sup>2</sup>	
	Kabelklemmer for tilførsel 2x300 mm <sup>2</sup>	
	Motor for effektbryter	220-250V Montert på bryter
	Nullpunktsikring	Innmontert i tavle
	Avdekning over tilkopling	Innmontert i tavle
	PEN skinne over tavletopp	Innmontert i tavle
	Overlys	Innmontert i tavle
	Gatelysutrustning	Innmontert i tavle
	Gj.føringsrør for gatelys	Innmontert i tavle
	Bakvegg	Montert på tavle
	Sokkel	Høyde 350 mm Sendes med

1) 1600A sikringslastskillebryter er kun tilgjengelig i type SLBM



Tekst og illustrasjoner er uforbindtlige.  
Retten til forandringer forbeholdes.

Katalog 1SEC900001B2101 June 2005  
Produsent: ABB Divisjon Automasjon  
Trykk: Weira, Porsgrunn

## ABB AS

Divisjon Automasjon  
Postboks 100, Sentrum,  
N-3701 Skien, Norge

Telefon +47 35 58 25 00  
Fax +47 35 58 28 00  
www.abb.com